


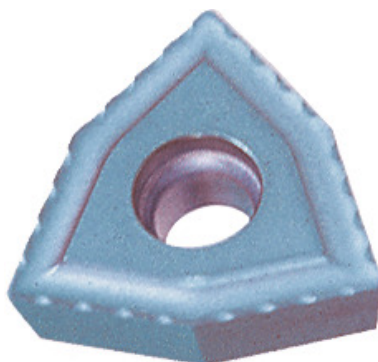

## Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK79, Označení typ W29: 10-130



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	237050 10-130
GTIN	4047109069893
Třída artiklu	24T

### Popis

#### Vhodné pro :

č. 236630; 236635; 236650

#### Upozornění:

**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Z důvodu speciální geometrie břitu lze použít pouze pro pravořezný vrták do plného KOMET KUB®.

Typ: INOX

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 030204

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,08 mm/ot,

### Technický popis

Označení	10-130
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204
Typ	BK79

Typ	INOX
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		