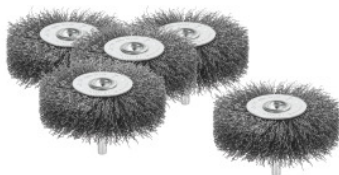


**HOLEX****Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 80X18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

Odpovídá č. 574050.

**Použití:**

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	13 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	80 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlněné

Druh produktu

Kulatý kartáč

## Příslušenství

Kulatý kartáč se stopkouocelový drát 0,30 mm Ø kartáče  
D1×šířka osazení L1 80X18 mm

574050 80X18