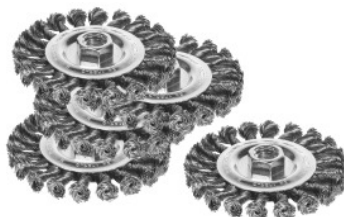


**HOLEX****Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Odpovídá č. 571203.

**Použití:**

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

**Splétaný doleva**, bezpečně zabrání předčasné rozpletení. **S vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Závit M	M14
Tloušťka štětín	0,5 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	14 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	115 mm
Počet copánků	20

Délka osazení H <sub>1</sub>	24 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč

## Příslušenství

Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------