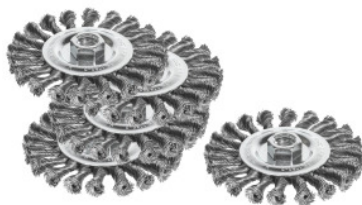


HOLEX**Cenově výhodné balení – kulatý kartáč, ocelový drát 0,50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Odpovídá č. 571203.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Splétaný doleva, bezpečně zabrání předčasné rozpletení. **S vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Délka osazení H ₁	29 mm
Ø kartáče D ₁	125 mm
Počet copánků	20
Šířka osazení L ₁	14 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Závit M	M14
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹

Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč

Příslušenství

Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M 125XM14 mm	571203 125XM14
--	----------------