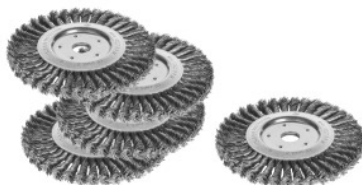


HOLEX**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 178X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Odpovídá č. 571203.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Splétaný doleva, bezpečně zabrání předčasné rozpletení.

Technický popis

Tloušťka štětín	0,5 mm
Šířka osazení L ₁	14 mm
Ø kartáče D ₁	178 mm
Délka osazení H ₁	38 mm
Počet copánků	38
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Ø otvoru d ₁	22 mm

Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč

Příslušenství

Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M 178X22 mm	571203 178X22
---	---------------