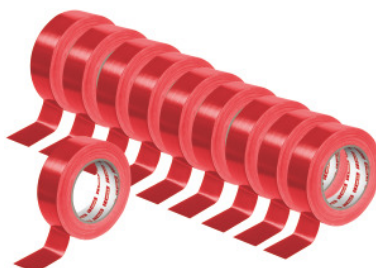


HOLEX**Textilní lepicí páska, červená, Šířka×délka (mm×m): 38X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako **opravy, ochrana, oblepení a balení**. Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.

Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.

Univerzálně použitelné pro opravy.

Odolnost vůči UV, velmi dobrá odolnost proti přetrhu a oděru.

Dobrá lepicí síla i na drsném povrchu.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Doporučení:

Před přilepením zkontrolujte vhodnost podkladu.

Technický popis

Skladovací teplota	20 °C
Použití	Utěsnit
Použití	Vázat

Použití	Balit
Použití	Odlepení
Použití	Maskovat
Použití	Slepít
Použití	Upevnit
Použití	Upevnit
Jemnost tkaniny	59 mesh
Sklad, vlhkost	50 %
Barva	červená
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Liner k dispozici	ne
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	natržitelný rukou
Přilnavost z oceli	0,33 N/mm
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Pevnost v tahu	5,8 N/mm
Materiál nosiče	tkanina
Tloušťka	0,3 mm
Roztažnost	12,5 %
Odolávající teplotě do	40 °C
Šířka	38 mm
Délka	25 m
Atribut názvu produktu	červená
Druh produktu	Lepicí páska

Příslušenství

Textilní lepicí páska Šířka×délka (mm×m) 38X25

083767 38X25

