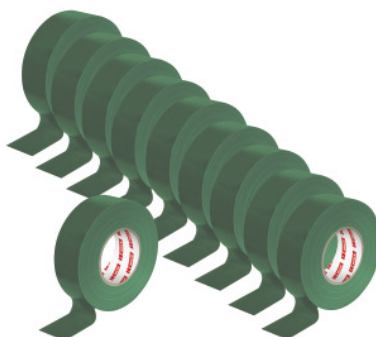


**HOLEX****Textilní lepicí páska, olivově zelená, Šířka×délka (mm×m): 50X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako **opravy, ochrana, oblepení a balení**.

Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.

Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.

Univerzálně použitelné pro opravy.

Odolnost vůči UV, velmi dobrá odolnost proti přetrhu a oděru.

Dobrá lepicí síla i na drsném povrchu.

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Doporučení:**

Před přilepením zkontrolujte vhodnost podkladu.

**Technický popis**

Barva	zelená
Pevnost v tahu	5,8 N/mm

Odolávající teplotě do	40 °C
Materiál nosiče	tkanina
Liner k dispozici	ne
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Použití	Vázat
Použití	Balit
Použití	Utěsnit
Použití	Odlepení
Použití	Upevnit
Použití	Slepit
Použití	Upevnit
Použití	Maskovat
Zvláštní znaky	natržitelný rukou
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Jemnost tkaniny	59 mesh
Přilnavost z oceli	0,33 N/mm
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Sklad, vlhkost	50 %
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Šířka	50 mm
Roztažnost	12,5 %
Délka	50 m
Skladovací teplota	20 °C
Tloušťka	0,3 mm
Atribut názvu produktu	olivově zelená
Druh produktu	Lepicí páska

## Příslušenství

Textilní lepicí páska Šířka×délka (mm×m) 50X50

083768 50X50