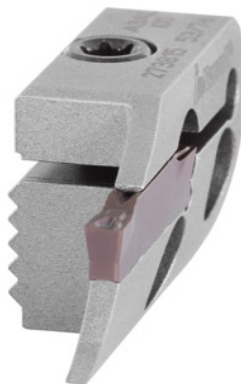


**Garant**

**Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 90/130mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273815 90/130 |
| GTIN           | 4045197500113 |
| Třída artiklu  | 21W           |

**Popis****Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

**Použití:**

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

**Náhradní díl:**

Upínací šroub č. 279815 9.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Šířka zápichu  $w$ : 3 mm

Maximální hloubka řezu  $t_{max}$ : 13 mm

**Technický popis**

|  |               |
|--|---------------|
| Maximální hloubka řezu $t_{\max}$        | 13 mm         |
| Minimální $\varnothing$ 1. zápichu $D_1$ | 90 mm         |
| Maximální $\varnothing$ 1. zápichu $D_2$ | 130 mm        |
| Způsob použití                           | pravý         |
| Šířka zápichu $w$                        | 3 mm          |
| Druh produktu                            | Nožové držáky |

## Příslušenství

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Upínací šroub Typ 9 | 279815 9 |
| Upínací šroub       | 279910   |