




### Kovový hadicový systém 1/2 palce, Typ: L15

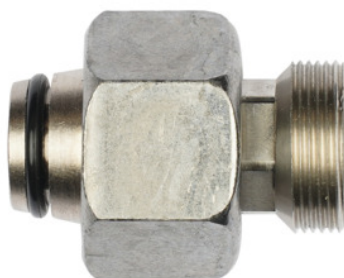

#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 084411 L15    |
| GTIN           | 4037728070677 |
| Třída artiklu  | 08J           |

#### Popis

##### Provedení:

Flexibilní hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Díky výrobě z **vysoce kvalitní nerezové oceli** je hadicový systém také vhodný pro použití v oblastech a odvětvích s vysokými požadavky na odolnost proti korozi a hygienu. Nejkomplexnější systém na trhu s celkem 4 velikostmi systému. Kompatibilní se všemi běžnými systémy nosičů nástrojů.

**Kovové kloubové hadice jsou navíc předjištěné, tzn. že hadice na chladicí médium drží svou polohu i v nezašroubovaném stavu.** Díky provedení z nerezové oceli dosahují komponenty mnohem delší životnosti a lze je použít i **při vysokém tlaku až 50 barů. Adaptér L15 s převlečnou maticí**

K přizpůsobení 1/2palcového kloubového hadicového systému k připojení stroje **hydraulickým šroubením L15 (M22x1,5).**

- **Jednotlivé komponenty velikosti systému 2 = 1/2 palce**
- **Modulární zásuvný systém**
- **Lze použít až do vysokého tlaku 50 barů.**
- **vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli.**

##### Upozornění:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.

#### Technický popis

## Technický list

Druh produktu

Systém chlazení