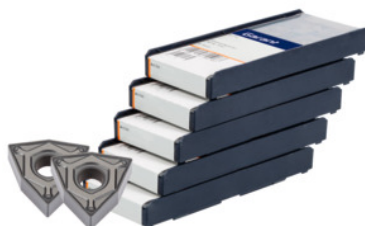


Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 080408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2986 080408
GTIN	4067263094968
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Obsah	252070 HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2986 080408