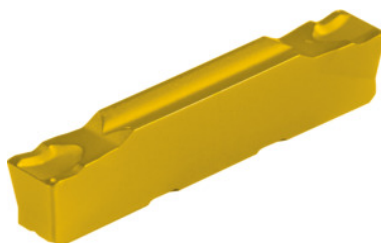


Garant**Upichovací / zapichovací destička, HB7215, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273706 3
GTIN	4045197502766
Třída artiklu	21J

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Šířka zápichu w	3 mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Vedlejší použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7215
Rohový rádius R	0,3 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
GG(G)	vhodný	280 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		