


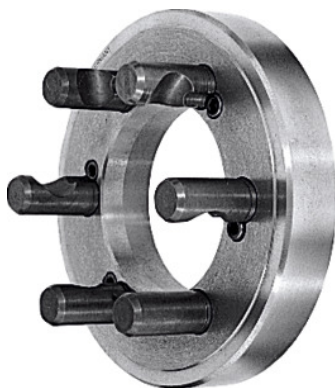

## Příruba pro sklíčovla s krátkým kuželem ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kužel: 250/8 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	317700 250/8
GTIN	4019208078953
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Provedení:

Na straně stroje na hotovo obrobeneé, na straně sklíčovla čelně vysoustružené.

#### Použití:

**K dodatečné montáži** na sklíčovla s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 A. **Je lépe dát přednost sklíčovlům s krátkým kuželem z důvodu menšího vyložení.**

Pro hlavy vřetena **ASA B 5.9. provedení D 1** (Camlock) a **DIN 55029**.

#### Materiál:

Speciální litina.

Ø kužele d<sub>2</sub>: 139,735 mm

Tloušťka B: 39 mm

Počet šroubů Camlock: 6

### Technický popis

Vnější Ø d <sub>1</sub>	250 mm
Velikost kuželu	8

Ø kužele d <sub>2</sub>	139,735 mm
Počet šroubů Camlock	6
Tloušťka B	39 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství