


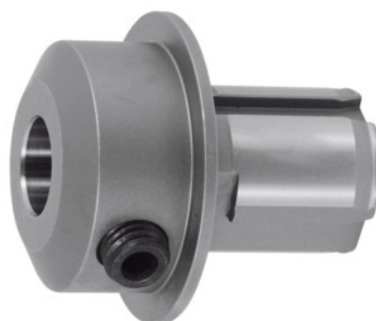

Držák vrtáku do plného VARIA, V5, Ø upnutí D1: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319829 32
GTIN	2050001077981
Třída artiklu	33E

Popis

Výhoda:

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetácejte přes doraz.

Extra krátké provedení na poptávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	56 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	V5

Druh produktu

Upínací trn