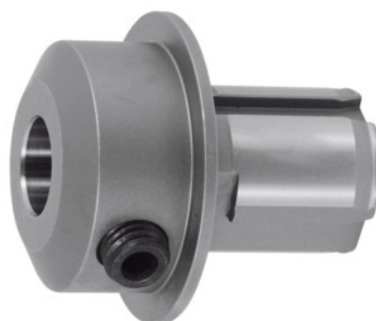


**Držák vrtáku do plného VARIA, V3, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319821 16
GTIN	4045197317643
Třída artiklu	33E

**Popis****Výhoda:**

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

**Použití:**

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

**Upozornění:**

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment u V3, V4 a V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.

Extra krátké provedení na poptávku.

Délka vyložení rozměr A: 28 mm

Vnější Ø D: 48 mm

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Délka vyložení rozměr A	28 mm
Vnější Ø D	48 mm

Upnutí

V3

Druh produktu

Upínací trn