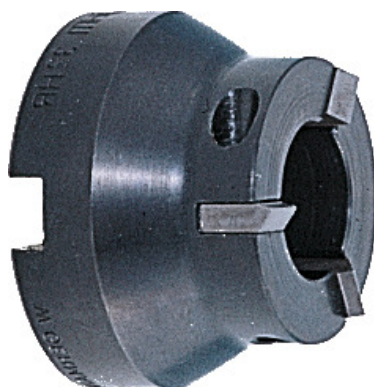


**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 41-80 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327650 41-80
GTIN	4019208019970
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče s **vyměnitelnými unášecími destičkami z TK.**

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 40 mm

Vnější Ø B: 40 mm

Délka C: 24 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 16 mm

Technický popis

Délka C	24 mm
Ø upínacího kruhu A	40 mm
Vnější Ø B	40 mm
Ø pracovního rozsahu	41 - 80 mm
Příslušné středící hroty Ø D	16 mm

Druh produktu

Čelní unašeč