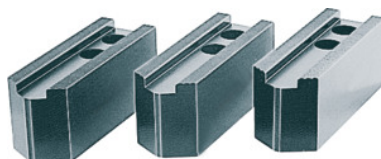


HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 254****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313760 254
GTIN	4019208193816
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení.

Zešíkmené pro malé upínání Ø.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro :

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk

Délka L: 125 mm

Šířka B: 40 mm

Výška H: 40 mm

Vzdálenost otvoru a: 30 mm

Vzdálenost otvoru b: 30 mm

Šířka drážky D: 16 mm

Technický popis

Výška H	40 mm
---------	-------

Šířka B	40 mm
Délka L	125 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm
Pro závit DIN 912	M12
Vzdálenost otvoru b	30 mm
Pro typ sklíčidla	254 mm
Šířka drážky D	16 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo