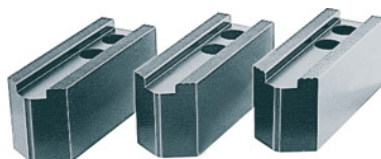


**HOLEX****Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313760 210
GTIN	4045197152329
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

**Jemně frézovaná** drážka a ozubení.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro :**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk

Délka L: 102 mm

Šířka B: 35 mm

Výška H: 40 mm

Vzdálenost otvoru a: 20 mm

Vzdálenost otvoru b: 25 mm

Šířka drážky D: 14 mm

**Technický popis**

Vzdálenost otvoru a	20 mm
---------------------	-------

Délka L	102 mm
Šířka drážky D	14 mm
Pro typ sklíčidla	210 mm
Vzdálenost otvoru b	25 mm
Výška H	40 mm
Pro závit DIN 912	M12
Šířka B	35 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo