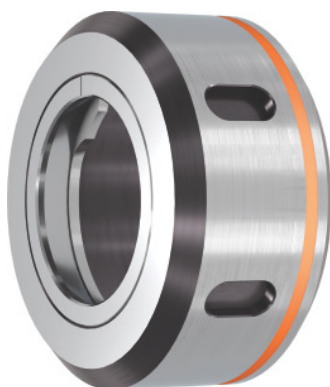


Garant**Upínací matice ER kluzného ložiska, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309612 25
GTIN	4045197645685
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. S kluzným ložiskem, díky tomu nižší hodnota tření a větší upínací síla. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Celková délka L	20,5 mm
Závit	M32×1,5
Pro ER	25 mm
Maximální utahovací moment	140 Nm

Vnější Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice