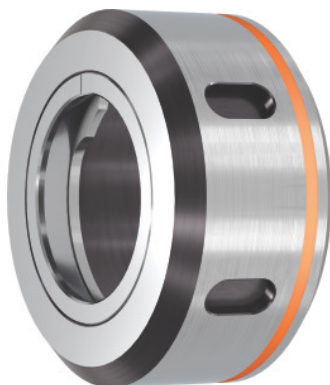


Garant**Upínací matice ER kluzného ložiska, Pro ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309612 40
GTIN	4045197645708
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. S kluzným ložiskem, díky tomu nižší hodnota tření a větší upínací síla. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Závit	M50X1,5
Pro ER	40 mm
Celková délka L	26 mm
Maximální utahovací moment	240 Nm

Vnější Ø D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice