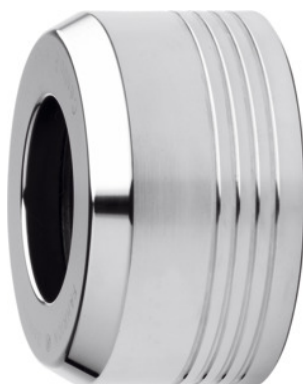


FAHRION®
FAHRION® NUTS**Upínací matice ER CENTRO P standardní, Typ CP pro ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309655 32
GTIN	2050001704870
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER.

Upínací matice ER

s povlakem pro snížení **tření**.

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **není vhodná pro těsnicí kroužky HP.**

Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666 – 309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878 – 308992, upínací klíč č. 309754 – 309756, upínací kleštiny HP č. 309365 – 309379.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 2 - 20 mm
Celková délka L: 26,9 mm
Vnější Ø D: 50 mm
Maximální utahovací moment: 140 Nm
Závit: Tr40×1,5

Technický popis

Celková délka L	26,9 mm
Rozsah upínání	2 - 20 mm
Maximální utahovací moment	140 Nm
Vnější Ø D	50 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr40×1,5
Druh produktu	Upínací matice

Příslušenství

CP válečkový klíč pro momentové klíče Typ 32	309756 32
CP válečkový klíč Typ 32	309754 32