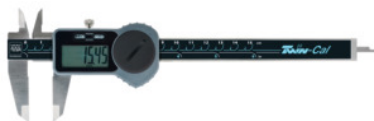


**Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412766 150
GTIN	7630041106176
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Veliký, kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 min a automatické vypnutí po 2 h. Měřicí režim ABS, integrovaná přípojka TLC pro přenos dat. Bez posouvacího kolečka.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Automatické vypnutí	ano
Provozní doba	12000 h
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Výška číslic LCD displeje	11 mm

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
-------------------------------	------------

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975