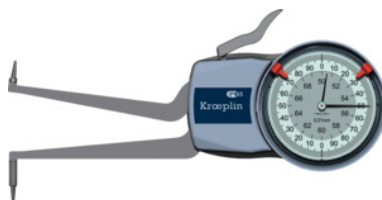


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny, Rozsah měření: 50-70mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438950 50-70  |
| GTIN           | 2050001036902 |
| Třída artiklu  | 46Q           |

**Popis****Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Maximální hloubka drážky                             | 8 mm       |
| Minimální šířka drážky                               | 1,5 mm     |
| Ø tvrdokovové dotykové kuličky                       | 1 mm       |
| Odečet                                               | 0,01 mm    |
| Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 80 mm      |
| Rozsah měření                                        | 50 - 70 mm |
| Mezní chyba                                          | 0,03 mm    |
| Ø úchylkoměru                                        | 65 mm      |
| Kalibrování                                          | C7         |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ochranná třída IP | IP 65                        |
| Norma             | Výrobní norma                |
| Měřicí technika   | analogové                    |
| Druh produktu     | Dutinoměry s měřicími rameny |

**Služby**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023460 S |
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S     | 023450 S |