


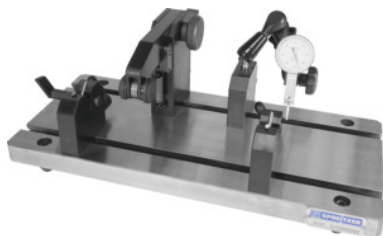

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti, Pro \varnothing obrobku: 1-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Třída artiklu	46L

Popis

Provedení:

Kalená a broušená základní deska se 2 upínacími drážkami. Plynulý posuv prizmatických podstavců (s tvrdokovovými dosedacími plochami), odvíjecího zařízení a kloubového stativu. Univerzální doraz, který lze přesně a pravouhle namontovat k prizmatům. Díky **úhlům prizmatů 108°** je možné kontrolovat také mnohoúhelníkové díly. Kloubový stativ pro upínání úchylkoměrů nebo páčkových úchylkoměrů.

Použití:

Kontrola rovinnosti a přesnosti obvodové házivosti rotačních dílů.

Rozsah dodávky:

Základní deska se 2 prizmatickými podstavci a jedním dorazem, odvíjecím zařízením a kloubovým stativem (bez úchylkoměru)

Zvláštní příslušenství:

Kloubový stativ s drážkovým kamenem č. 443295. Otočné a prizmatické podstavce č. 443050 – 443160 v šířce drážkového kamene 10h6. Výškově nastavitelný prizmatický podstavec na poptávku.

Technický popis

Délka základní desky	350 mm
Pro \varnothing obrobku	1 - 25 mm
Hmotnost	12 kg

Šířka základní desky	160 mm
Šířka T-drážek H7	10 mm
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Příslušenství

Otočné podstavce pár pro výšku hrotu 50/75 mm	443160 50/75
Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 130 mm	443295 130
Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 200 mm	443295 200
Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár Pro maximální Ø obrobku 32 mm	443050 32