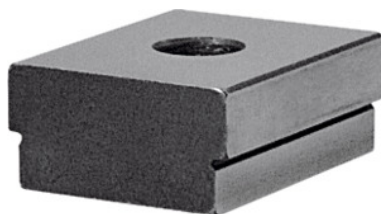


**Drážkový kámen s odsazením broušený, Rozměr drážky b1 stroje: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375365 16
GTIN	4020772071585
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto kameny se šroubují v párech do normované, 20 mm široké nastavovací drážky přípravků. Výměnou kamenů lze pracovat s použitím jednoho přípravku **na více strojích s různými šířkami drážek.**

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Upozornění:

Vel. 20 viz č. 375370.

Technický popis

Délka	25 mm
Pro šrouby DIN 84, DIN 912	M6×16
Rozměr drážky b ₁ stroje	16 mm
Rozměr drážky b ₂ přípravku	20 mm

Výška H	10 mm
Typ	6322A
Druh produktu	Vodicí vložka