


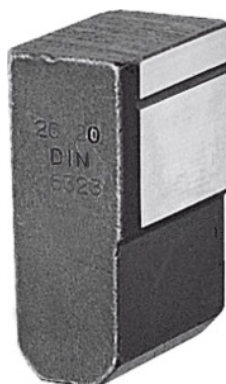

Volný drážkový kámen broušený pro středění, Rozměr drážky b1 stroje: 28mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 375375 28 |
| GTIN | 4020772071905 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Volné drážkové kameny se po hrubém vyrovnání přípravku zasouvají ze strany do drážek.

Při přepravě přípravku pak nevádí žádné dole vyčnívající vložky a nemůže tak dojít k poškození stolu stroje. Pro jeden stroj stačí vždy 2 kusy, resp. 4 kusy při dvojitém upnutí.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Technický popis

| | |
|--|-------|
| Výška H ₁ | 7 mm |
| Rozměr drážky b ₂ přípravku | 20 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Rozměr drážky b ₁ stroje | 28 mm |
| Délka | 40 mm |
| Výška H | 61,5 mm |
| Typ | 6323 |
| Druh produktu | Vodící vložka |