


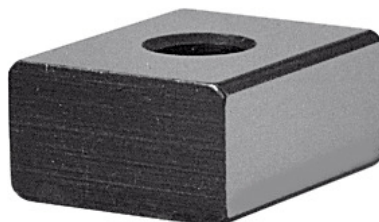

## Plochý drážkový kámen broušený, Rozměr drážky b1 stroje a přípravku: 22mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	375370 22
GTIN	4020772071752
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a nástrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

#### Použití:

Ploché drážkové kameny se používají tehdy, **pokud je přípravek používán vždy jen na jednom stroji se stejnou šířkou drážky.**

#### Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

#### Přesnost:

**Rozměr b = lícování h6.**

### Technický popis

Délka	32 mm
Rozměr drážky b <sub>1</sub> stroje a přípravku	22 mm
Pro šrouby DIN 84, DIN 912	M6×16
Výška H	12 mm
Typ	6322B

Druh produktu

Vodicí vložka