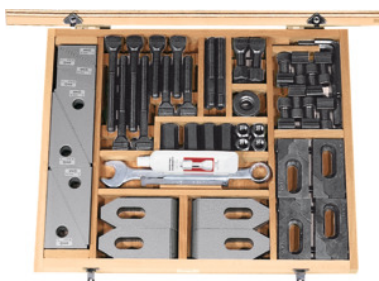


**Sada upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 18/M16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Skládající se z různých upínacích prvků, které jsou potřebné pro rychlé upínání nástrojů, přípravků nebo obrobků na stolech s T-drážkami. Všechny díly jsou ze zušlechtěné oceli a lze je doobjednat jednotlivě.

Rozsah dodávky:

Očkoplochy klíč, pasta na šrouby, dřevěná kazeta

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/ 100 mm;
4 ks/ 160 mm;
2 ks/ 63 mm

Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 125 mm

Upínka č. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 18×125

vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 6 ks

Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks

Univerzální upínací podložky č. 372200: 4 ks/ vel. 2;
4 ks/ vel. 3

Kuželová podložka typ G č. 375360 DIN 6319 G: 6 ks

Hluboké upínací čelisti č. 375110: 4 ks/ vel. 18

Pružící držák upínacích kleštin č. 370850: 4 ks/ vel. 18

Protahovací trn na T-drážky č. 375512: 1 ks/ vel. 1

Technický popis

Jmenovitý rozměr T-drážky	18 mm
---------------------------	-------

Délka dřevěné kazety	510 mm
Výška upnutí 4x upnutí	2 - 160 mm
Šířka dřevěného boxu	415 mm
Závit	M16
Výška dřevěného boxu	50 mm
Výška upnutí 2x upnutí	2 - 270 mm
Typ	6530
Druh produktu	Upinací jednotka