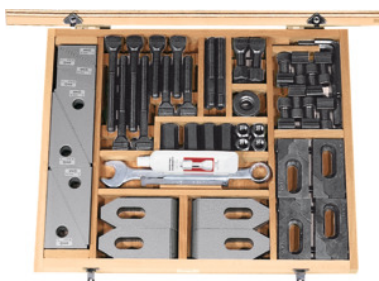


**Sada upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 14/M12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Skládající se z různých upínacích prvků, které jsou potřebné pro rychlé upínání nástrojů, přípravků nebo obrobků na stolech s T-drážkami. Všechny díly jsou ze zušlechtěné oceli a lze je doobjednat jednotlivě.

Rozsah dodávky:

Očkoplochy klíč, pasta na šrouby, dřevěná kazeta

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/ 80 mm;
4 ks/ 125 mm;
2 ks/ 50 mm

Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 100 mm

Upínka č. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 14×100

vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 6 ks

Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks

Univerzální upínací podložky č. 372200: 4 ks/ vel. 2;
4 ks/ vel. 3

Kuželová podložka typ G č. 375360 DIN 6319 G: 6 ks

Hluboké upínací čelisti č. 375110: 4 ks/ vel. 14

Pružící držák upínacích kleštin č. 370850: 4 ks/ vel. 14

Protahovací trn na T-drážky č. 375512: 1 ks/ vel. 1

Technický popis

Délka dřevěné kazety	460 mm
----------------------	--------

Výška upnutí 4x upnutí	2 - 160 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	14 mm
Výška upnutí 2x upnutí	2 - 270 mm
Šířka dřevěného boxu	330 mm
Závit	M12
Výška dřevěného boxu	50 mm
Typ	6530
Druh produktu	Upinací jednotka