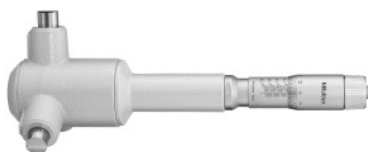


**Mitutoyo****Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 125-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Hloubky měřené s prodloužením	297 mm
Rozměr a	19,6 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Standardně měřené hloubky	147 mm
Celková délka	249 mm
Mezní chyba	0,01 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 140 mm	484030 140
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150