


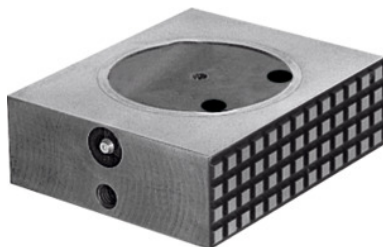

## Výkyvná čelist mobilní, Pro typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361660 125
GTIN	4250364400916
Třída artiklu	34A

### Popis

**Provedení:**

Čelist pohyblivá, jednostranná s rýhováním.

**Použití:**

- K upínání nerovnoběžných obrobků.
- K upnutí stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

**Materiál:**

Kalená ocel, broušené povrchy.

**Vhodné pro:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

### Technický popis

Šířka čelistí b	124,4 mm
Výška čelistí h	39,5 mm
Délka čelistí l	84 mm
Pro typ	125
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Vhodné pro barevný kód	LC

Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Druh produktu	Čelisti pro svěrák