




## Ocelové pásmo pro obvod a $\varnothing$ , Maximální měřicí rozsah: 950mm

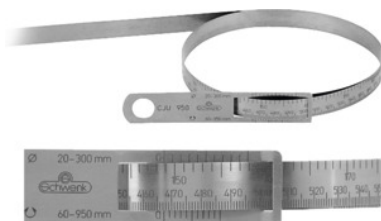

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465680 950
GTIN	2050001061775
Třída artiklu	46R

### Popis

#### Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a  $\varnothing$  kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a  $\varnothing$ , které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

#### Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření pro obvod	60 - 950 mm
Rozsah měření pro $\varnothing$	20 - 300 mm
Šířka pásma	16 mm
Odečet	0,1 mm
Tloušťka pásma	0,2 mm
Kalibrování	G2
Druh produktu	pásmo

### Služby

Kalibrování Obvodové pásové měřidlo Maximální délka  
1000 mm

026280 1000