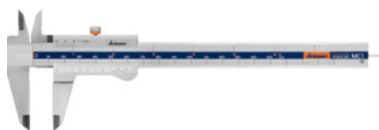


Garant**Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	410105 150
GTIN	4045197578242
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.

Měřicí plochy jemně lapované.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Odečet	0,02 mm
Obal	Pouzdro
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Stupnice	1/50 mm
Stupnice	1/128 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Norma	ISO 13385

Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Pouzdro z umělé kůže pro posuvná měřítka s noniem	412500
---	--------