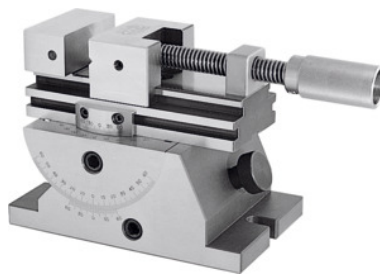


**Univerzální svěrák pro broušení a kontrolu, Šířka čelistí A: 70mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 363350 70 |
| GTIN | 4045197313485 |
| Třída artiklu | 38F |

Popis**Provedení:**

- **Nástrojová ocel, kalená, přesně broušená.**
- **Nastavení ve dvou osách, otočný a výkyvný.**
- **Odečet stupnice přes nonius: 3'.**

Použití:

Pro **lehké obrábění, kontrolu úhlových ploch do 46°.**

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------|
| Celková výška c | 137 mm |
| Rozsah vyklopení | 2×60° |
| Celková délka a | 180 mm |
| Maximální rozsah upnutí b | 80 mm |
| Hmotnost | 12 kg |
| Šířka čelistí A | 70 mm |
| Výška čelistí C | 30 mm |
| Celková šířka B | 110 mm |

Druh produktu

Kontrolní svěrák