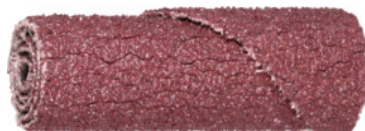


**HOLEX****Brusný váleček válcový (A) zrna 150 jemný, Ø brusného válkečku×délka brusného válečku: 6X38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny **normální korund (A)**.

Válcový tvar.

**Vhodné pro:**

Nosič brusných válečků č. 553835.

**Vhodné pro:**

Nosiče Ø upínače x celková délka: 3x63

**Technický popis**

Maximální počet otáček	26000 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	150
Ø brusných válečků	6 mm
Délka brusných válečků	38 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar brusných válečků	válcová
Druh produktu	Brusný váleček

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných válečků Ø stopky 6 mm Ø  
upínačexcelková délka 3X63 mm

553835 3X63