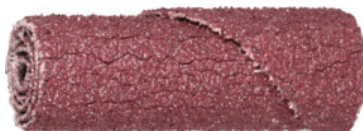


HOLEX**Brusný váleček válcový (A) zrna 150 jemný, Ø brusného válkečku×délka brusného válečku: 10X38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553885 10X38
GTIN	4045197524577
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny **normální korund (A)**.

Válcový tvar.

Vhodné pro:

Nosič brusných válečků č. 553835.

Vhodné pro:

Nosiče Ø upínače x celková délka: 3x70

Technický popis

Maximální počet otáček	26000 min ⁻¹
Zrnitost	150
Délka brusných válečků	38 mm
Ø brusných válečků	10 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar brusných válečků	válcová
Druh produktu	Brusný váleček

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusných válečků Ø stopky 6 mm Ø
upínačexcelková délka 3X70 mm

553835 3X70