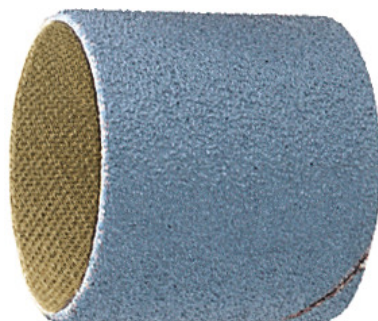


HOLEX**Brusné pouzdro (ZA) zrno 36 hrubé, Ø pouzdra x šířka pouzdra: 60X30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	553760 60X30
GTIN	4045197240507
Třída artiklu	52E

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.

Zirkonový korund (**ZA**).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Technický popis

Zrnitost	36
Ø pouzder	60 mm
Šířka pouzdra	30 mm

Stupeň jemnosti	hrubé
Brusivo	Zirkonový korund
Zkratka brusiva	ZA
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Brusné pouzdro

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø
hlavy×délka hlavy 60X30 mm

553600 60X30