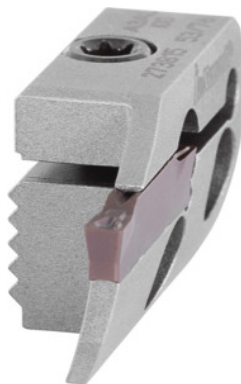


Garant

Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápichu D1 / D2: 26/39mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273826 26/39
GTIN	4045197867377
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Maximální posuv: 0,025 mm.

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 18 mm

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{\max}	18 mm
Minimální \varnothing 1. zápichu D_1	26 mm
Maximální \varnothing 1. zápichu D_2	39 mm
Způsob použití	pravý
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910