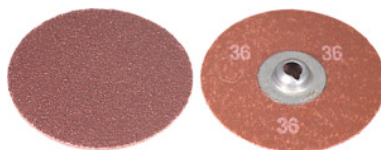


**HOLEX****Brusný kotouč (A), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553950 120
GTIN	4045197331137
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou i po náročném použití.

**Normální korund (A)** pro univerzální použití.

Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

**Použití:**

**K hospodárnému broušení malých ploch i při měnicích se konturách** při výrobě nástrojů, forem a modelů, strojů, přístrojů a nádob.

**Upozornění:**

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.

**Technický popis**

Zrnitost	120
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50M mm

553920 50M