


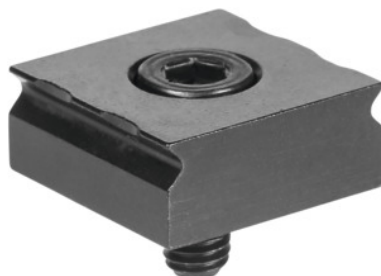

## Upínací čelist Ultra, hranatá, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370034 2
GTIN	4046368339341
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- **Kontura čelisti vytváří lehké stahování.**
- **Nižší upínací výška šetří materiál.**
- **Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.**

#### Použití:

Jako doraz v přípravcích v kombinaci s upínacími svorkami Pitbull č. 370025; 370030 nebo excentrickými upínacími svorkami č. 370001; 370005; 370008.  
Ideální pro vícenásobné upínání.

#### Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.

### Technický popis

Výška H	7,92 mm
Doporučená upínací výška	1,5 - 3 mm
Šířka B	19,05 mm
Délka L	19,05 mm
Ø D <sub>1</sub>	pro M5
Šroub dle normy	M5×12

Norma	DIN 7984
Druh produktu	Upínací čelist