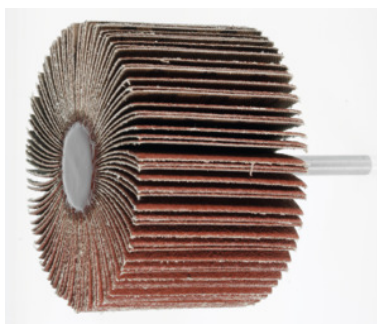


HOLEX**Vějířové brusné kotouče pro INOX, zrno 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554110 40X15
GTIN	4045197235534
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**. S **aktivním brusným pojivem** pro INOX.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem**, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Šířka hlavy	15 mm
Maximální počet otáček	19100 min ⁻¹
Zrnitost	60
Doporučené otáčky	12000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Brusivo	Korundové brusné zrno (A)

Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 60
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		