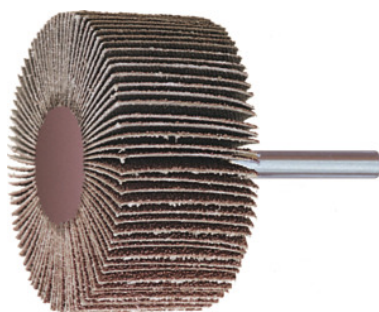


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554100 40X20
GTIN	4045197526823
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

Šířka hlavy	20 mm
Doporučené otáčky	12000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	19100 min ⁻¹
Zrnitost	60
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu	zrno 60
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		