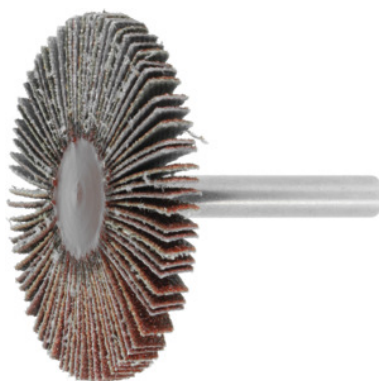


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 50X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554100 50X15
GTIN	4045197235473
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Doporučené otáčky	9000 min ⁻¹
Zrnitost	60
Šířka hlavy	15 mm
Maximální počet otáček	15300 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	50 mm

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 60
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		