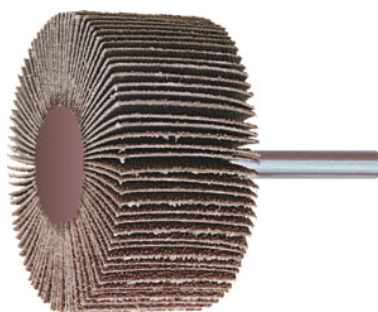


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 150, Ø hlavy×šířka hlavy: 3/30X5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554400 3/30X5
GTIN	4045197679758
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

Zrnitost	150
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	16000 min ⁻¹
Šířka hlavy	5 mm
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	30 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		