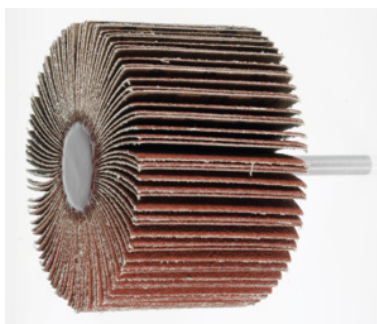


**HOLEX****Vějířové brusné kotouče pro INOX, zrno 80, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554210 60X30
GTIN	4045197240729
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**. S **aktivním brusným pojivem** pro INOX.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem**, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Zrnitost	80
Šířka hlavy	30 mm
Maximální počet otáček	12700 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	60 mm
Brusivo	Korundové brusné zrno (A)

Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		