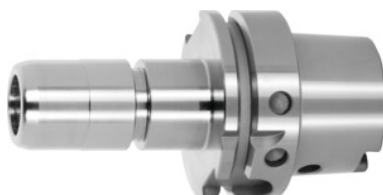


HOLEX**Silové upínací pouzdro úzké, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305539 12
GTIN	4045197871824
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:****Upínací síla až 150 Nm u Ø 12, 300 Nm u Ø 16 a 400 Nm u Ø 20.**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Prachotěsné a vodotěsné.
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**

Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576, utahovací klíč č. 309747 pro č. 305539.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 90 mm

vnější Ø upínacích klestín D: 30 mm

vhodný utahovací klíč č. 309747: S10

Technický popis

vnější Ø upínacích klestín D	30 mm
------------------------------	-------

upnutí $\varnothing D_1$	12 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
vhodný utahovací klíč č. 309747	S10
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Utahovací klíč pro silové upínací sklíčidlo Typ S10	309747 S10
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 3 mm	309581 3
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 4 mm	309581 4
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 6 mm	309581 6
Upínací kleština pro úzké silové upínací pouzdro Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 8 mm	309581 8