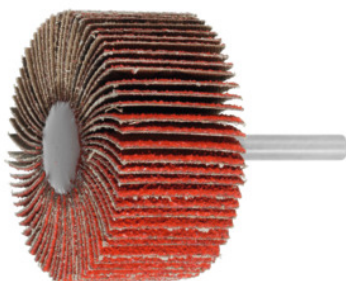


Garant**Vějířovité brusné kotouče (CER), zrna 60, Ø hlavy×šířka hlavy: 30X10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554150 30X10
GTIN	4045197882264
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **keramickým zrnem (CER)**.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	30 mm
Doporučené otáčky	16000 min ⁻¹
Šířka hlavy	10 mm
Maximální počet otáček	25400 min ⁻¹
Zrnitost	60
Brusivo	Keramické zrna (CER)

Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	zrno 60
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		