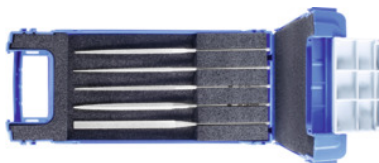


**Sada diamantových jehlových pilníků, 5dílná, 140 mm, Zrnitost: D181µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529300 D181
GTIN	4007220017395
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla, keramiky** atd. Pilujte s **malým přtlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku. Hrubé zrnění

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

5dílná sada, po 1 pilníku tvaru 1; 3; 4; 5; 6.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Počet samostatných pilníků	5
Obal	Plastový box

Druh produktu

Jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Příslušenství

Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D181 (hrubé) Typ 1	529230 1
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D181 (hrubé) Typ 8	529230 8
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D181 (hrubé) Typ 4	529230 4
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D181 (hrubé) Typ 3	529230 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D181 (hrubé) Typ 6	529230 6