




## Sada diamantových jehlových pilníků, 11dílná, 140 mm, Zrnitost: D91 $\mu$ m

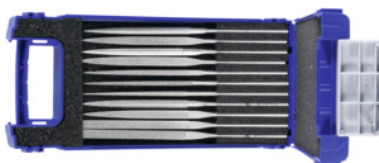

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	529350 D91
GTIN	4007220017401
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm;  $\varnothing$  stopky = 3 mm.

#### Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla**, **keramiky** atd. Pilujte s **malým přtlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku. Jemné zrna

#### Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

**11dílná sada**, po 1 pilníku tvaru 1–11 (všechny tvary), navíc 1 pilník plochý tupý s oblými hranami.

#### Zvláštní příslušenství:

**Rychloupínací rukojeť** k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

### Technický popis

Celková délka	140 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Počet samostatných pilníků	11
Obal	Plastový box

Druh produktu

Jehlový pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

## Příslušenství

Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 8	529210 8
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 6	529210 6
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 5	529210 5
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 1	529210 1
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 2	529210 2
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 4	529210 4
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 3	529210 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 10	529210 10
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D91 (jemné) Typ 11	529210 11

