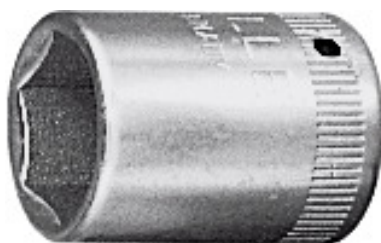


**6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631000 8
GTIN	4018754000043
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiál:**

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631029

**Technický popis**

Ø na hnané straně	11,6 mm
Rozměr klíče	8 mm
Délka	23 mm

Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Druh produktu	Nástrčné klíče