


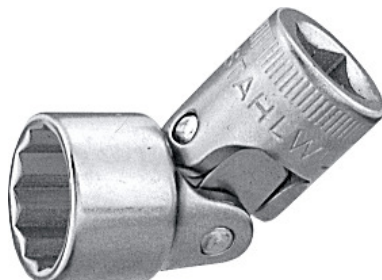

Kloubová vložka, 3/8 palce, Rozměr klíče: 10mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637400 10 |
| GTIN | 4018754002467 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124 L

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ø na hnané straně | 14,3 mm |
| Rozměr klíče | 10 mm |
| Délka | 45,5 mm |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

